


真空サクシヨンカップ ESV-20-EF

部品番号: 191026

FESTO

装着部、容易に取り外し可

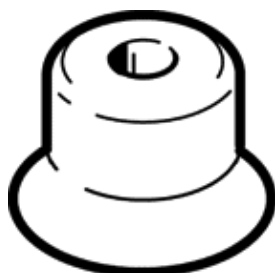

データシート

特長	値
最小ワークピース半径	30 mm
真空パッド径	20 mm
真空容量	0.722 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	ラウンドタイプ 深型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 200 °C
公称作動圧力の保持力	17 N
質量	1.6 g
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	FPM