


# 真空サクシヨンカップ ESV-80-EN

部品番号: 191043

FESTO

装着部、容易に取り外し可

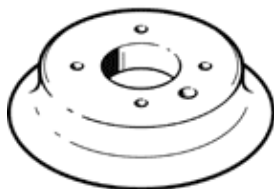

## データシート

| 特長                               | 値                           |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 最小ワークピース半径                       | 160 mm                      |
| 真空パッド径                           | 80 mm                       |
| 真空容量                             | 44.18 cm <sup>3</sup>       |
| ポート位置                            | 上面                          |
| 取付方向                             | 任意                          |
| 真空パッドの形状                         | ラウンドタイプ 深型                  |
| Operating pressure MPa           | -95 ... 0 kPa               |
| 使用圧力                             | -0.95 ... 0 bar             |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi           |
| Nominal operating pressure       | -70 kPa                     |
| 使用圧力                             | -0.7 bar                    |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                  |
| 作動流体                             | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気 |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-A1-L              |
| 食品安全                             | 補足の材質情報を参照                  |
| 周囲温度                             | -10 ... 70 °C               |
| 公称作動圧力の保持力                       | 275 N                       |
| 質量                               | 41 g                        |
| 色                                | 黒                           |
| シヨア硬度                            | 60 +/- 5                    |
| 材質                               | RoHS対応                      |
| Material suction cup             | NBR                         |