


# 交換用パッド ESV-30-CS

製品番号: 191074

FESTO

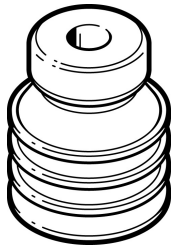

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	10.5 mm
最小ワーク半径	80 mm
サクシヨンカップ径	30 mm
サクシヨンカップ容量	9.47 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ3.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...180 °C
公称使用圧力における保持力	20.8 N
製品質量	5.8 g
色	透明
シヨア硬さ	50 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)