


丸形シリンダ ESEU-10-50-P-A

部品番号: 191135

FESTO

ネジピン、スイベルベアリング付エンドキャップ
2011年廃番予定品

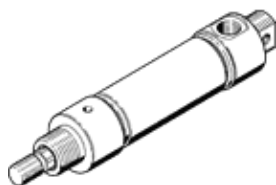

データシート

特長	値
ストローク	50 mm
ピストン径	10 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	2 ... 6 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	0 ... 80 °C
0.6MPaで前進時の理論力	41.6 N
0mmストロークでの移動負荷	5.5 g
10mmストロークあたりの加算質量	2.5 g
0mmストロークの基本質量	18.9 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	M5
材質	PWIS質を含む
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス