


# 真空フィルタ ESF-4B

製品番号: 191204

FESTO

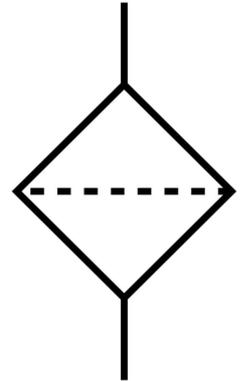

## データシート

特徴	値
取付位置	任意
ろ過度	10 µm
作動電圧	-0.95 bar...4 bar
真空時の流量 = -0.075MPa(-0.75bar, -10.875psi)	270 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	19 g
取付方法	雄ネジ付 真空ポート経由
空気圧接続	M6
真空接続	M6
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 : フィルタ	PVF
材質ハウジング	アルミ 真鍮, ニッケルめっき