

 

# ソレノイドバルブ

## JMN2H-5/2-D-01-ZSR

部品番号: 191319

FESTO

センタプラグ付  
2009年廃番予定品

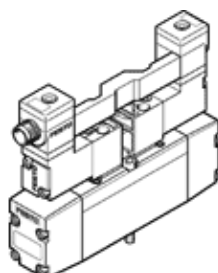

### データシート

| 特長              | 値   |
|-----------------|---|
| バルブ機能           | 5方弁ダブル  |
| 操作方法            | 電気  |
| 幅               | 26 mm   |
| 標準流量            | 1,000 l/min   |
| 使用圧力            | 2 ... 10 bar  |
| 構造              | スプール弁   |
| 保護仕様            | IP65  |
| オリフィス径          | 8 mm  |
| スクリーンサイズ        | 27 mm   |
| 排気機能            | 調整可   |
| シール             | ソフトシール  |
| 取付方向            | 任意  |
| 適合または準拠規格       | ISO 15407-1<br>VDMA 24563                           |
| 手動操作            | アクセサリによって保持   |
| 制御方法            | パイロット式  |
| パイロット方式         | 内部パイロット   |
| 流れ方向            | 逆流不可  |
| 切換時間            | 18 ms   |
| コイル特性           | 24V DC: 1,5W  |
| 作動流体            | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油                        |
| 耐酸性クラス: CRC     | 2   |
| 流体温度            | -10 ... 50 °C                                       |
| 周囲温度            | -10 ... 50 °C                                       |
| 質量              | 320 g   |
| 配線方式            | センタリングピン<br>DIN 43650<br>角形<br>デザインC                |
| 取付方法            | 取付穴   |
| パイロット排気ポート82/84 | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| エア接続ポート 1       | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| エア接続ポート 2       | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| エア接続ポート 3       | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| エア接続ポート 4       | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| エア接続ポート 5       | ISO15407-1準拠、26mm幅ベースプレート<br>VDMA 24563規格サイズ1用サブベース |
| 材質              | 銅、PTFEフリー   |
| 材質 シール          | NBR   |
| 材質ハウジング         | アルミダイカスト  |