

# バルブターミナル VDMA-01/02

部品番号: 191403


FESTO

MPA2シリーズ単体仕様 (外部パイロット) 用

この製品はコンフィグレーション品です。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

2009年廃番予定品

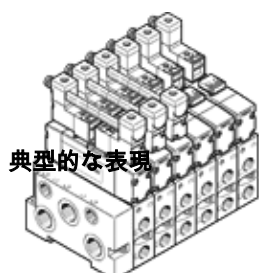

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 5方弁シングル 5方弁ダブル 5方弁ダブル片側信号優先 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
標準流量	440 ... 1,000 l/min
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
配線	個別配線
バルブ位置	16
周囲温度	-10 ... 60 °C
幅	18 mm 26 mm
保護仕様	IP65
排気機能	調整可
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	14
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	モジュラ及び拡張可能
パイロット圧力	3 ... 10 bar
作動電圧 AC	24 V
作動電圧 DC	12 V 24 V
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
流体温度	-10 ... 60 °C