


# プラグ SEA-5GS-11-DUO

部品番号: 192010

FESTO

バルブターミナル用

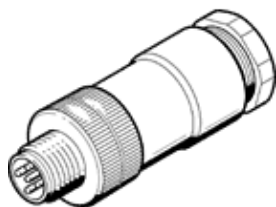

## データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ねじスリーブ
取付方向	任意
質量	24 g
配線方式	5ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 ストレートプラグ / ネジ端子
使用電圧範囲 ( DC)	<= 60 V
使用電圧範囲 ( AC)	<= 60 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg11
許容ケーブル径	2 x 2.5 - 2.9 mm または 2 x 5 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	PA
Material electrical contact	真鍮 白銅処理