 



# エアタンク CRVZS-5

部品番号: 192159

FESTO

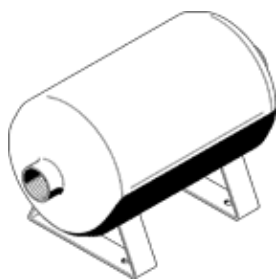

## データシート

特長	値
容量	5 l
取付方向	ドレンを下へ落とす
適合または準拠規格	AD2000レファレンスシート
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
認証	TÜV
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 窒素
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 100 °C
周囲温度	-10 ... 100 °C
最大締め付けトルク 接続ネジ	130 Nm
最大締め付けトルク ドレン抜き	27 Nm
質量	3,581 g
取付方法	取付穴
ドレン抜きホース接続口	G3/8
接続ポート径	G1
材質	RoHS対応
Material of air reservoir	ステンレス