 



エアタンク VZS-20-B

部品番号: 192161

FESTO

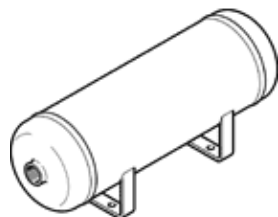

データシート

特長	値
容量	20 l
取付方向	ドレンを下へ落とす
適合または準拠規格	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.775 ... 232 psi
CEマーク	EU簡易圧力容器指令準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 窒素
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 100 °C
周囲温度	-10 ... 100 °C
最大締め付けトルク 接続ネジ	130 Nm
最大締め付けトルク ドレン抜き	27 Nm
質量	9,000 g
取付方法	取付穴
ドレン抜きホース接続口	G3/8
接続ポート径	G1
Material of air reservoir	鋼 (パウダーコート)