


フィルタレギュレータ LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

製品番号: 192395

FESTO

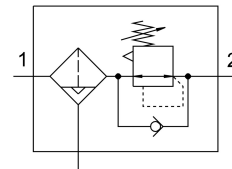

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	43 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケーター	G1/4準備
作動電圧	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧カヒステリシス	0.4 bar
標準公称流量	5800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1600 g
取付方法	インライン
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC