

サービスユニット FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

部品番号: 192431

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ、レギュレータ/ルブリケータの組合せ、5µmフィルタ、金属製ガード付

 

オートドレン抜き付

圧力計無し、直接圧力制御レギュレータ付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

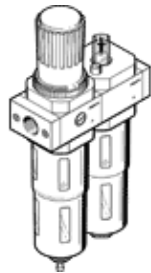

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---------------------------------|
| サイズ | MAXI |
| シリーズ | D |
| ロック機構 | ロック機能付調整ノブ |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ |
| 最高ドレン貯留量 | 43 cm ³ |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 µm |
| ボウルガード | 金属製ボウルガード |
| 圧力計 | G1/4追加 |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 12 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.4 bar |
| 標準流量 | 3,600 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 2,600 g |
| 取付方法 | ライン設備 |
| エア接続ポート 1 | G3/4 |
| エア接続ポート 2 | G3/4 |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material bowl | PC |