

# サービスユニット FRC-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A

部品番号: 192433

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ、レギュレータ/ルブリケータの組合せ、最大出力圧 0.

7MPa(7bar)、40µmフィルタ、金属製ガード付

 

自動ドレン抜き付

圧力計無し、直接圧力制御レギュレータ付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

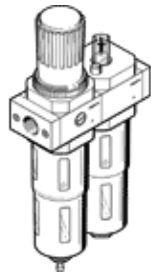

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm <sup>3</sup>
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	G1/4追加
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	5,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,600 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC