


# サービスユニット FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A

製品番号: 192647

FESTO

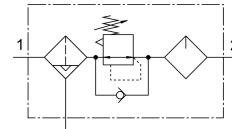

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm <sup>3</sup>
ろ過度	40 μm
シエル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/4準備
作動電圧	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧カヒステリシス	0.4 bar
標準公称流量	7700 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2390 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC