 



チェック弁 VBNF-LBA-G14-Q8

部品番号: 1927027

FESTO

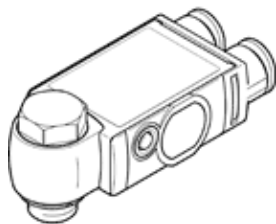

データシート

特長	値
バルブ機能	パイロットチェック
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/4
パイロット接続ポート21	QS-8
取付方法	ネジ穴付き
使用圧力	0.2 ... 10 bar
パイロット圧力	2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
取付方向	任意
駆動タイプ、コントロールノンリターン機能	空気圧
手動排気	押側
回転能力	360°, 連続運転不可
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
供給圧力0.6MPa (圧力降下0.1MPa) 時の1->2の標準流量	1,100 l/min 620 l/min
切換時間 off	11 ms
切換時間 on	8 ms
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
締め付けトルク	10 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	65.6 g
Material of cover	ES-BE
材質	RoHS対応
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金
Material release ring	POM