


ソケット

MSSD-EB-S-M14

部品番号: 192745

FESTO

貫通絶縁接点

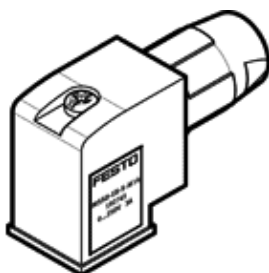

データシート

特長	値
接続頻度	10
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
取付方向	任意
質量	17 g
配線方式	4ピン プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803
ケーブル径	4 ... 6 mm
導管定格断面	0.25 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒