


ソケット MSSD-F-S-M16

部品番号: 192746

FESTO

貫通絶縁接点

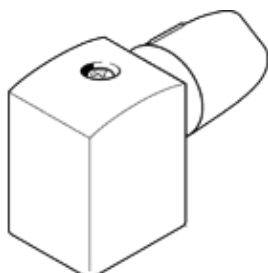

データシート

特長	値
接続頻度	10
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	35 g
配線方式	3ピン プラグソケット Plug pattern type B to EN 175301-803
ケーブル径	5.5 ... 8 mm
導管定格断面	0.5 ... 1 mm ²
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒