 



スピードコントローラ GR-QS-1/4

部品番号: 192754

FESTO

一方向の流量調整可能。
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

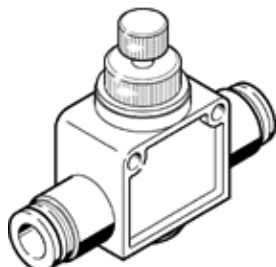

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-1/4
エア接続ポート 2	QS-1/4
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	オプション 取付穴 ライン設備
絞り方向時標準流量	113 l/min
自由流れの方向時の標準流量	58 l/min
使用圧力	1 ... 9 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
材質 ハウジング	強化PBT
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油 ろ過圧縮空気、給油
取付方向	任意
流体温度	0 ... 60 °C
質量	28.5 g
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮 ニッケルメッキ