

ロックネジ式プラグコネクタ QSK-1/16-1/4-U


部品番号: 192807

FESTO

外形六角、雄ネジ

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品

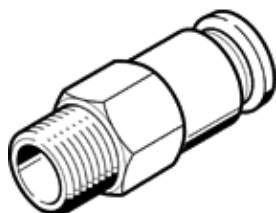

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.3 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押しきの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	20 g
接続ポート径	雄ねじ NPT1/16 ~ 27 適用チューブ外径: 1/4"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス