


ワンタッチコネクタ QS-M5-1/4-I-U-M

部品番号: 192808

FESTO

内部六角ソケット、雄ネジ

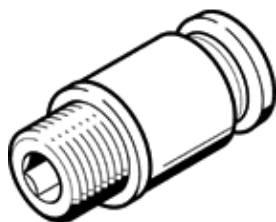

データシート

| 特長 | 値 |
|---|------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 0.102 " |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押しきの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 締め付けトルク | 0.981 ft-lbf |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 0.198 oz |
| 取付方法 | Internal hex A/F 2.5 |
| エア接続ポート 1 | M5 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 1/4" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮 ニッケルメッキ |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |