


# リミットストップエレメント YSRWJ-5-8-A

部品番号: 192968  
廃番予定品

FESTO

リニアモジュール HMPL用

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

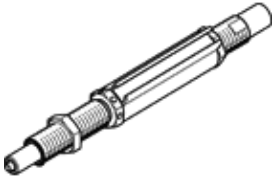

## データシート

特長	値
サイズ	5
ストローク	8 mm
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
微調整	0.03 mm
位置検出	近接スイッチ用
最高衝突速度	2 m/s
リセット時間 短	$\leq 0.2$ s
リセット時間 長	$< 1$ s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	8 mm
最大抑止力	200 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	1 J
時間あたりの最大消費エネルギー	10,000 J
残存エネルギー	0.01 J
リセット力	1 N
質量	45 g
取付方法	ロックナット付
Material seals	NBR
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material piston rod	ステンレス