


# 中間位置

## BM-HMPL-16- -

部品番号: 193021

FESTO

製造中止予定品、2012年まで注文可能

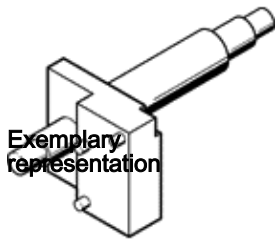

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	16
ストローク	1 ... 159 mm
取付方向	任意
位置検出	近接スイッチ用
ショックアブソーバのタイプ	YSRWJ
使用圧力	4 ... 8 bar
繰返し精度	+/-0,02 mm
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	0 ... 60 °C
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
移動負荷	190 g
10mmストロークあたりの加算質量	24 g
0mmストロークの基本質量	510 g