


# 規格シリンダ DNA-1 1/2"- -

部品番号: 193383

FESTO

この製品はFesto USA向けの製品です。  
コンフィギュレーションの内容によりイラスト、データシートのテクニカルデータ、適用するアクセサリなどが一致しなくなることがあります。

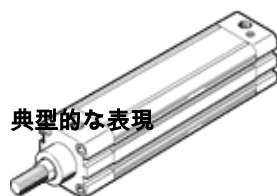

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
ストローク	0.5 ... 80 "
ピストン径	1 1/2"
規格	ANSI/NFPA
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	>= -20 °C
10mmストロークあたりの加算負荷率	250 g
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス