


規格シリンダ

DNA-5"- -

部品番号: 193388

FESTO

この製品はFesto USA向けの製品です。
コンフィグレーションの内容によりイラスト、データシートのテクニカルデータ、適用するアクセサリなどが一致しないことがあります。

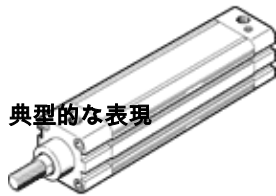

データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
ストローク	0.5 ... 80 "
ピストン径	5"
規格	ANSI/NFPA
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	≥ -20 °C
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス