


ケーブル付ソケット KMV-1-24-10-LED

製品番号: 193456

FESTO

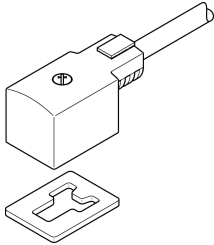

データシート

特徴	値
切換状態表示	LED
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	620 g
電気接続	ソケット タイプB
定格動作電圧 DC	24 V
極性保護	すべての電気接続用
保護アース端子	あり
ケーブル長	10 m
ケーブル径	6 mm
ケーブル構造	3x0.75mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 -C...80 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質:ハウジング	PC
プラグ接点材質	ブロンズ