

 

# 真空エジェクタ

## VN-05-M-I3-PQ2-VT2

部品番号: 193555

FESTO

標準、高真空タイプ、ハウジング幅14mm、ワンタッチコネクタ  
-プッシュインスリーブ形

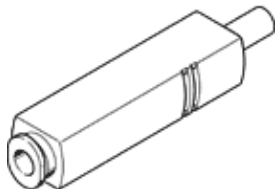

## データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.45 mm
スクリーンサイズ	13 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空 Inline
構造	ストレート形
最大吸込流量時の使用圧力	6.3 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	6 bar
最大真空圧力	86 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	6.1 l/min
呼び圧力での加圧時間	4.7 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	12 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 3	排気なし
真空接続ポート	ワンタッチスリーブ：QS-6
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金
Material fitting	真鍮 ニッケルメッキ