

 

真空エジェクタ

VN-05-N-I3-PQ2-VT2

部品番号: 193637

FESTO

インライン、大流量タイプ、ハウジング幅14mm、ワンタッチコネクタ-プッシュインスリーブ形

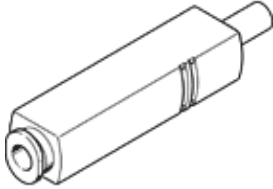

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.45 mm
スクリーンサイズ	13 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高吸込み流量 Inline
構造	ストレート形
最大吸込流量時の使用圧力	6 bar
使用圧力	1 ... 8 bar 6 bar
最大吸込流量	12 l/min
呼び圧力での加圧時間	1.57 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	12 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 3	排気なし
真空接続ポート	ワンタッチスリーブ: QS-6
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金
Material fitting	真鍮 ニッケルメッキ