


ペローシリンダ EB-325-215

製品番号: 193790

FESTO

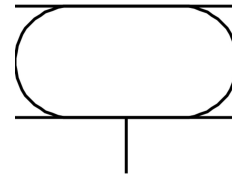

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-------------------------------|
| サイズ | 325 |
| 必要な組み込み径 | 340 mm |
| ストローク | 215 mm |
| 許容拡張高さ | 305 mm |
| 最大傾斜角度 | 20 deg |
| 最大オフセット | 20 mm |
| 最低取付高さ | 75 mm |
| 機能 | 単動式 |
| 作動電圧 | 0 bar...8 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[-:::4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -40 -C...70 -C |
| 復元力 | 300 N |
| 製品質量 | 4800 g |
| 取付方法 | 雌ねじ付 |
| 空気圧接続 | G1/4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ペローズ | NR/BR |
| 材質ハウジング | 鋼 亜鉛めっき |