 



# ロータリアクチュエータ DRQ-40-90-PPVJ-A

部品番号: 19380  
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

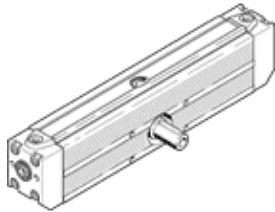

## データシート

特長	値
サイズ	40
衝撃吸収角度	96 deg
両端の角度調整範囲	-4 /+ 5 deg
回転角度	90 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	2.2 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	9 Nm
許容慣性モーメント	0.005 kgm <sup>2</sup>
質量	2,900 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU)