 



# スピードコントローラ GR-QS-3

部品番号: 193965

FESTO

一方方向の流量調整可能。

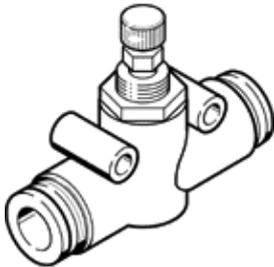

## データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-3
エア接続ポート 2	QS-3
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 アクセサリ オプション
絞り方向時標準流量	85 l/min
自由流れの方向時の標準流量	120 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	強化PA
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	12 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	強化PA
Material adjusting screw	ステンレス