 



スピードコントローラ GR-QS-4-LF

部品番号: 193966
廃番予定品

FESTO

一方方向の流量調整可能。
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

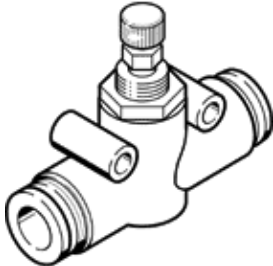

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	オプション フロントパネル取付形 取付穴 アクセサリ
絞り方向時標準流量	40 l/min
自由流れの方向時の標準流量	100 ... 110 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
材質 ハウジング	強化PA
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	130 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	170 ... 185 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	15 g
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮 ニッケルメッキ