


# 絞り弁 GRO-QS-4

部品番号: 193972

FESTO

チェック機能なし

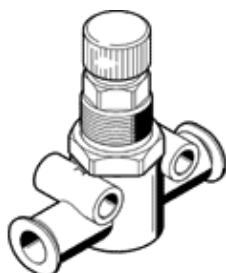

## データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 アクセサリ オプション
絞り方向時標準流量	110 l/min
自由流れの方向時の標準流量	165 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	強化PA
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	12 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	強化PA
Material adjusting screw	ステンレス