


絞り弁 GRO-QS-6

部品番号: 193973

FESTO

チェック機能なし

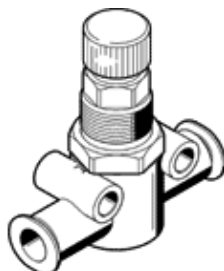

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------|-------------------------------------|
| バルブ機能 | 流量調整機能 |
| エア接続ポート 1 | QS-6 |
| エア接続ポート 2 | QS-6 |
| 調整部品 | 刻み付ボルト |
| 取付方法 | フロントパネル取付形 取付穴 アクセサリ オプション |
| 絞り方向時標準流量 | 245 l/min |
| 自由流れの方向時の標準流量 | 430 l/min |
| 使用圧力 | 0 ... 10 bar |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| Material housing | 強化PA |
| 取付方向 | 任意 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 22 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | 強化PA |
| Material adjusting screw | ステンレス |