


フラットシリンダ DZF-2 1/2"-A-P-A-S2

 
部品番号: 194259

FESTO

回転レス、マグネット付、クッションなし、取付方法多数

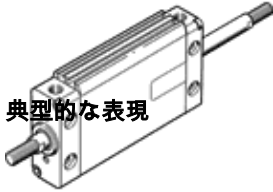

典型的な表現



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 0.04 ... 13 " |
| ピストン径 | 2 1/2" |
| ピストンロッドのたわみ | 0.4 deg |
| クッション | P : 固定クッション |
| 運転モード | 複動式 |
| 回転防止仕様 / ガイド | 楕円ピストン |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,682 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1,682 N |
| 接続ポート径 | 1/4 NPT |
| Material cover | アルミニウム |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material piston rod | ステンレス |