

レギュレータ LRS-3/4-D-7-I-MIDI

 

部品番号: 194657

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

高速排気機能付、ロック機能付、最高圧力 : 0.7MPa

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

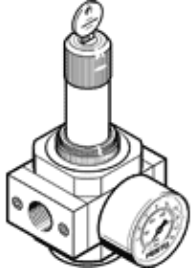

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|---|
| サイズ | MIDI |
| シリーズ | D |
| ロック機構 | 内部ロック付調整ノブ |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | 直動ダイヤフラム式レギュレータ |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 逆流れ方向 |
| 圧力計 | 圧力計付 |
| 使用圧力 | 0 ... 16 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 7 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.2 bar |
| 標準流量 | 4,500 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 出カエアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 1,250 g |
| 取付方法 | フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G3/4 |
| エア接続ポート 2 | G3/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | 亜鉛ダイカスト |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |