 



# サービスユニット FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

部品番号: 194981

FESTO

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、Sシリーズ、ロック可能なレギュレータヘッド付

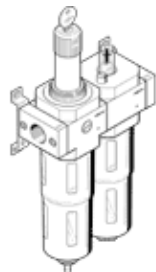

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm <sup>3</sup>
ポウルガード	金属製ポウルガード
圧力計	G1/8"
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
1時側圧力	1 ... 16 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	3,600 l/min
作動流体	圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,880 g
取付方法	ライン設備
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト
材質 ポウル	PC