


# バープ形Tコネクタ TCN-M5-PK-2

部品番号: 19525

FESTO

プラスチックチューブ形式PAN、PUN、PP、PU、PR用、ガス  
ケット付、回転可能

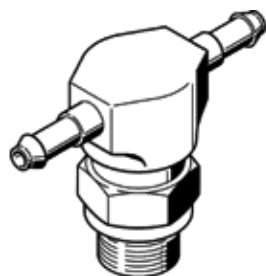

## データシート

特長	値
オリフィス径	1.3 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	M5 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	外径3mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	鋼 亜鉛ダイカスト