


エアインタフェース CPX-GP-03-4,0

部品番号: 195738

FESTO

VIMP/VIFBバルブターミナルをCPXターミナルへ接続

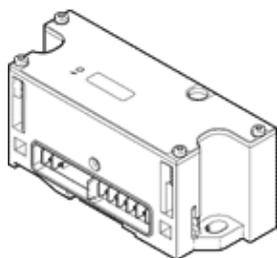

データシート

特長	値
バルブターミナルインタフェース	タイプ03、MIDI/MAXI
診断	- バルブの電圧降下
バルブ位置	シングルバルブで26連
LED	- 1グループ診断 - バルブのチャンネルステータス
パラメータ設定	フェールセーフ/チャンネル 負荷/チャンネル アイドルモード/チャンネル モジュール監視
保護 (短絡)	バルブOutput毎にヒューズ保護を内蔵
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
使用電圧時の実消費電流	通常15 mA (機器への電源供給) 通常30 mA (バルブへの負荷電圧供給)
チャンネルあたりの最大電源電圧	0,2 A
モジュールあたりの最大残存電流	4 A
作動電圧 DC	24 V
絶縁：チャンネル-内部バス	あり、追加電源用
耐酸性クラス：CRC	0 - 腐食ストレスなし
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	390 g
配線	フィールドバス
材質 カバー	鋼
材質ハウジング	アルミダイカスト