


# ケーブルソケット

## ASI-SD-FK180

部品番号: 196089

FESTO

AS-i フラットケーブル ( 180°回転可能 )

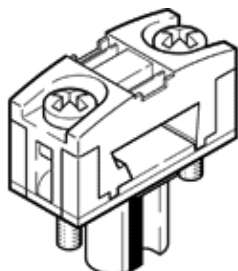

## データシート

特長	値
取付方法	取付穴
取付方向	任意
質量	6.2 g
配線方式	2ピン ストレート形プラグソケット
使用電圧範囲 ( DC )	$\leq 75$ V
使用電圧範囲 ( AC )	$\leq 60$ V
許容電流負荷	3 A
ターミナル断面図	1.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
Material electrical contact	銅