


AS-I モジュール ASI-EVA-4E-M12-5POL

部品番号: 197069

FESTO

4センサ入力用ASインターフェース

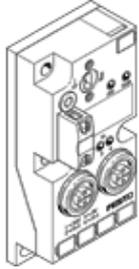

データシート

特長	値
誤極性保護	作動電圧
作動電圧 DC ASインターフェース	26.5 ... 31.6 V
最大入力数	4
残存リップル ASインターフェース	20 mVss
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
質量	200 g
入力特性	IEC 1131-2, タイプ 02準拠
入力回路論理	PNP (プラス切換)
取付方法	取付穴