


マニホールド MHA1-PR4-3-M3-PI

部品番号: 197223

FESTO

マニホールドバルブMHA1-PI用

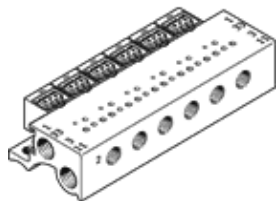

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------------------|
| バルブ位置 | 4 |
| 使用圧力 | 0 ... 8 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| サブベースの取付方法 | 取付穴 |
| バルブの取付方法 | 雌ネジ |
| エア接続ポート 1 | M7 |
| エア接続ポート 2 | M3 |
| エア接続ポート 3 | M7 |
| Material of connecting plate | 鍛造アルミ合金 |