


# マニホールド

## MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

部品番号: 197248

FESTO

MHA1-PIシリーズのプリント基板搭載用

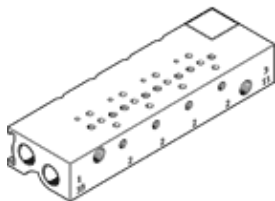

## データシート

特長	値
バルブ位置	4
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 40 °C
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M3
エア接続ポート 3	M5
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金