

タンデムシリンダ ADVUT-40x4- -A-P-A

部品番号: 197270


 
FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ

フランジ金具: FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

2010年まで供給可能

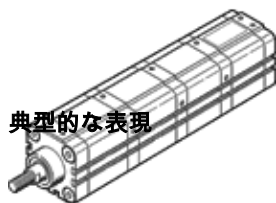

典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 150 mm
ピストン径	40 mm
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1.7 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	2,653 N
取付方法	オプション アクセサリ 雌ネジ
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質ピストンロッド	ステンレス