

# 多位置シリンダ ADVUP-40- -A-P-A

部品番号: 197278

FESTO


 
コンフィグレーションオプション多数、マグネット付、ロッド先端雌雄ネジ

フランジ金具：FUA-...

はこの製品のヘッドカバーにのみ取付可能です。ロッド先端ナットは製品に含まれています。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

2010年まで供給可能

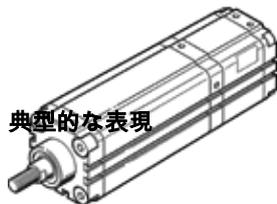

典型的な表現

## データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	40 mm
可能なシリンダ終端位置ストローク	1 ... 1,000 mm
可能な中間位置ストローク	1 ... 300 mm
クッション	P：固定クッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
中間停止位置の最大数	5
各ストロークの合計	2,000 mm
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S6：高温仕様 単動（スプリングリターン）
使用圧力	1.1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス：CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
取付方法	オプション アクセサリ 雌ネジ
接続ポート径	M5
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質 ピストンロッド	ステンレス