

バルブターミナル MH2

部品番号: 197335


FESTO

高速応答バルブ用

廃番予定品、2007年まで供給可

この製品はコンフィグレーション品です。

コンフィグレーションの場合、データシートに表示される製品データとアクセサリの内容が一致しない場合があります。

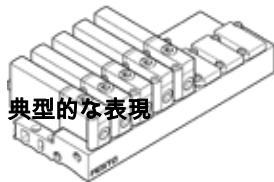

データシート

~ConfIndependentDatasheet

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン
標準流量	100 l/min
エア接続ポート	M5
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	個別配線 Multipol
バルブ位置	10
周囲温度	-5 ... 40 °C
幅	10 mm
保護仕様	IP40 IP65
オリフィス径	2 mm
スクリーンサイズ	14 mm
排気機能	調整可
操作方法	電気
構造	圧力抜きされたポペット弁
制御方法	直動
バルブターミナル構造	固定グリッド
切換位置表示	ソケット込み
真空使用	あり
作動電圧 DC	5 V 24 V 12 V
耐酸性クラス : CRC	2
流体温度	-5 ... 40 °C
材質	銅、PTFEフリー