


バルブターミナル CDVI5.0

部品番号: 197648

FESTO

CDVIクリーンデザインバルブターミナル

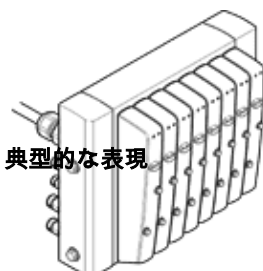

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルオープン 2位置2方弁ノーマルオープン 2方弁ノーマルクローズ 3位置5方弁クローズドセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁プレッシャセンタ 5方弁ダブル 3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 5方弁シングル
バルブサイズ	24 mm
最大流量	650 l/min at 24 mm
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
認証	C-Tick
規格	ISO 14159 EN 1672-2
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	3
流体温度	-5 ... 50 °C
保護仕様	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線	Dサブプラグ フィールドバス
切換位置表示	LED
材質	RoHS対応
操作方法	電気
電気式I/Oシステム	あり
バルブターミナルタイプ	15
バルブ位置	16
バルブターミナル構造	モジュラ