


# クイックコネクタ

## CK-1/8-PK-6

部品番号: 2028

FESTO

雌ネジ、シールリング付、金属製

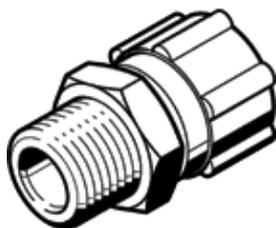

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.9 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 Water: G thread only possible with OL sealing ring
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用 内径6mm/バブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material sealing ring	強化PA TPE-U(PU)