


# ユニオンナット MCK-PK-4-R

部品番号: 205257

FESTO

金属製

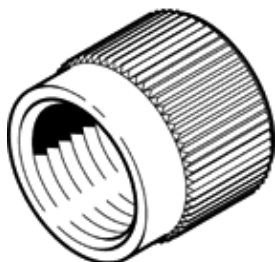

## データシート

特長	値
サイズ	Female thread M8x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	外径6mmのチューブ用 内径4mm/バーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応