 



パイロット管 NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15

部品番号: 2052917
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

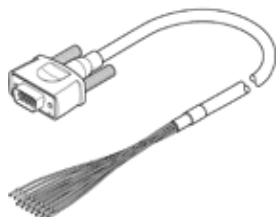

データシート

特長	値
適合または準拠規格	DIN 47100
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	15
電気接続ポート1, 占有芯/線数	15
電気接続ポート1, 取付方法	2x screw 4-40 UNC-2A
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	15
電気接続ポート2, 占有芯/線数	15
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 33 mm
ケーブル径	6.6 mm
ケーブルの構造	18x0,14
導管定格断面	0.14 mm ²
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
保護仕様	IP50
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-30 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-30 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー