


# 分配ブロック FR-8-1/4

製品番号: 2078

FESTO

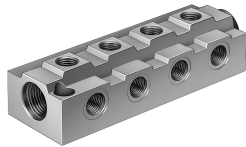

## データシート

特徴	値
呼び径	11.5 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	14 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	230 g
出力ポート数	8
管の数	1
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/2
空気圧接続 2	雌ねじ G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト